


## Silencer-Fragebogen

Firma: _____	Ort: _____
Projektbezeichnung: _____	Bearbeiter: _____
E-Mail: _____	Telefonnr.: _____
Anwendung: _____	Bedarf: _____ Stück / Jahr

Auslegungsbeispiel:

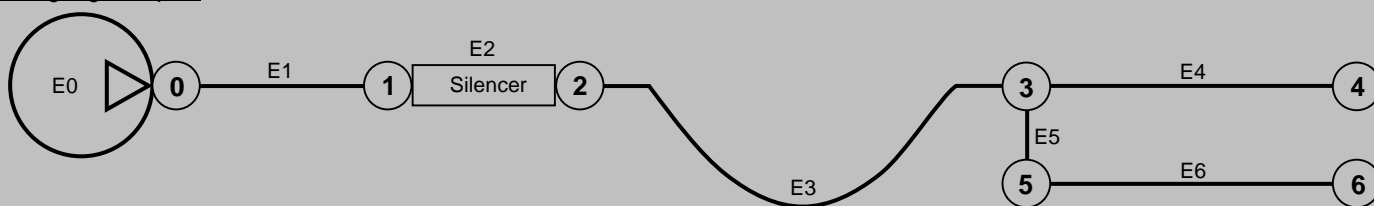

Pumpe: <b>A10VS071</b>	Auslegungsdruck: <b>210 bar</b>	Anschluss SD ein: <b>SAE 1 1/4" 3000 PSI</b>
Pumpendrehzahl: <b>1500 1/min</b>	Verdrängeranzahl: <b>9</b>	Anschluss SD aus: <b>SAE 1 1/4" 3000 PSI</b>
Fluid: <b>Aral Vitam GF</b>	Dichte des Fluids: <b>890 kg/m³</b>	Auslegungstemperatur: <b>50 °C</b>

Element Nr.	Länge [m]	Ø innen [m]	Ø außen [m]	Folgeknotenart	Schlauchtyp
E1	0,5	0,020	0,030	gerader Anschluss	-
E2	0,4	-	0,200	gerader Anschluss	-
E3	1,5	0,025	0,040	Verzweigung	4SP (DIN EN 856)
E4	0,6	0,015	0,025	Druckbegrenzungsventil	-
E5	0,2	0,015	0,025	rechtwinklige Ecke	-
E6	0,6	0,015	0,025	Sperrventil	-

Auslegungsdaten:

Pumpe: _____	Auslegungsdruck: _____ bar	Anschluss SD ein: _____
Pumpendrehzahl: _____ 1/min	Verdrängeranzahl: _____	Anschluss SD aus: _____
Fluid: _____	Dichte des Fluids: _____	Auslegungstemperatur: _____ °C

Element Nr.	Länge [m]	Ø innen[m]	Ø außen [m]	Folgeknotenart	Schlauchtyp
E1					
E2					
E3					
E4					
E5					
E6					
E7					
E8					
E9					
E10					
E11					
E12					

Bemerkungen: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_