

Accessoires et pièce de rechange pour accumulateurs à vessie (page 1/2)


Les accessoires et les pièces de rechange HYDAC suivantes, compléteront notre offre plus particulièrement:

➤ Dispositif de gonflage et de contrôle FPU-1

FPU-1 universel se composant de:



- axe,
- corps de soupape,
- clapet anti-retour,
- valve de purge,
- manomètre:
plage d'affichage à _____ bar,
- flexible de gonflage (F),
- adaptateur A3 (A),
- mallette (optionnelle)
- réducteur de pression

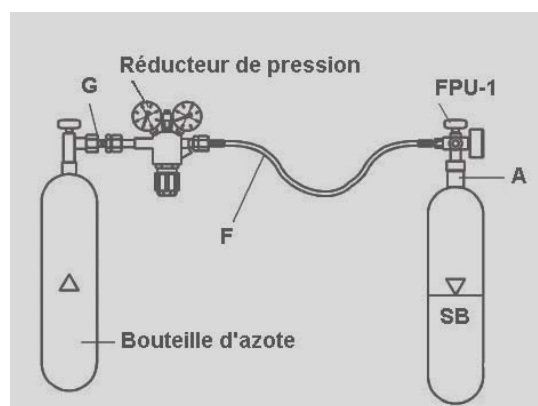

Pièces intermédiaires et adaptateurs pour le dispositif de gonflage et de contrôle

- G2 – G12 G - pièces intermédiaires pour la liaison entre la bouteille d'azote et la FPU-1 (G).
- A1 – A12 A - adaptateurs pour la liaison entre l'accumulateur à vessie et la FPU-1 (A).

➤ Blocs d'arrêt et de sécurité SAF et DSV jusqu' à 400 bar

- SAF10M/E** avec purge manuelle ou électromagnétique/manuelle. DN10.
- SAF20M/E** avec purge manuelle ou électromagnétique/manuelle. DN20.
- SAF32M/E** avec purge manuelle ou électromagnétique/manuelle. DN32.
- DSV10** bloc de valve économique simplifié du SAF10.



- S10 - S22** S - pièce de liaison, SB à SAF10, 20; DSV10.
- S305 - S350** S - pièce de liaison, SB à SAF32.

Pièces de rechange

- kit de rechange NBR kit de rechange pour axe
- FPM
- jeu de joints NBR distributeur 2/2 voies complet
- FPM bouchon complète



Accessoires et pièce de rechange pour accumulateurs à vessie (page 2/2)**➤ Mécanisme de sécurité pour l'accumulateurs****Côté gaz**

- disque de rupture $p_{max} = 1000$ bar, *pression d'éclatement*: _____ (+/- 10%) bar.
- fusible thermique $p_{max} = 400$ bar, température de fusion 160 °C
- GSV6 Soupape de sécurité d'azote pour éviter les effets de surpression: *Tarage*: _____ bar.
- GSB450 Bloc adaptateur avec différentes possibilités de connexion, p. ex. dispositif de sécurité (disque de rupture, fusible thermique, GSV6).

**Côté fluide**


- DB12 soupape de sécurité à siège et action directe ayant d'exceptionnelles caractéristiques d'ouverture et fermeture pour une protection sans débit de fuite des organes hydrauliques. *Tarage*: _____ bar.

**➤ Éléments de fixation****Colliers d'accumulateur (pos. 1)**

- HyRac pour accu. à vessie Ø 89 – 234 mm
- HSS pour accu. à vessie Ø 242 mm

Consoles d'accumulateur inclus.**l'anneau de soutien caoutchouc (pos. 2+3)**

- KBK 167 / G pour SB330 2,5 – 4 l
- KHF 210 / G pour SB – basse pression
- KBK 222 / G pour SB330 / 400, 4 + 6 l

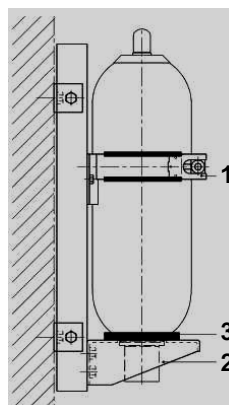**Ensemble de fixation**

- SEB (pour SB330 / 400)
- SEH (pour SB500 / 550 / 600)

➤ Pièces de rechange pour les accumulateurs à vessie de HYDAC

- kit de réparation (se composant de la vessie et du jeu de joints)
- bouche complète

Demande de renseignements complémentaires par fax: 0049 (0)6897-509464 /
E-Mail: speichertechnik@hydac.com ou auprès votre contact local:
