

SILENCER-FRAGEBOGEN

(technische Änderungen sind vorbehalten, **Pflichtangabe**)


Firma: _____ Ort: _____

Name, Vorname: _____ Projektbezeichnung: _____

E-Mail: _____ Bedarf: _____ Stück / Jahr

Telefonnr.: _____ als Ersatzteil
 Erstausrüstung

Beispiel

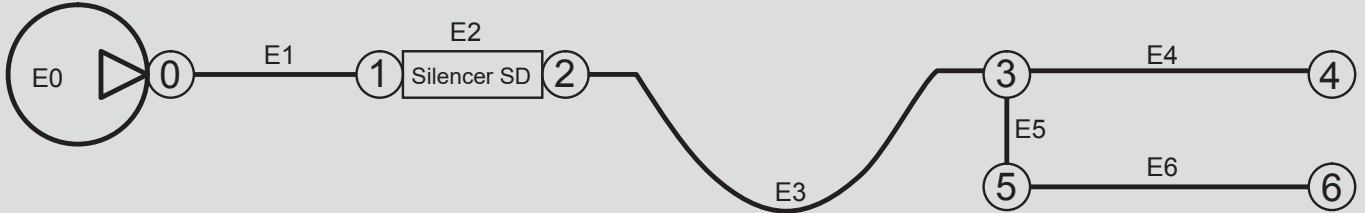

Pumpe: **HYDAC PPV100S71** Auslegungsdruck: **210 bar** Anschluss SD ein: **SAE 1 1/4" 3000 psi**
 Volumenstrom: **106,1 l/min** Auslegungstemperatur: **50 °C** Anschluss SD aus: **SAE 1 1/4" 3000 psi**
 Pumpendrehzahl: **1500 1/min** Flüssigkeit: **Aral Vitam GF**
 Verdrängeranzahl: **9** Dichte der Flüssigkeit: **890 kg/m³**

Element Nr.	Länge [m]	Ø innen [m]	Ø außen [m]	Folgeknotenart	Schlauchtyp
E1	0,5	0,020	0,030	gerader Anschluss	-
E2	0,4	-	0,200	gerader Anschluss	-
E3	1,5	0,025	0,040	Verzweigung	4SP (DIN EN 856)
E4	0,6	0,015	0,025	Druckbegrenzungsventil	-
E5	0,2	0,015	0,025	rechtwinklige Ecke	-
E6	0,6	0,015	0,025	Sperrventil	-

Pumpe _____	Auslegungsdruck _____ bar	Anschluss SD ein _____
Volumenstrom _____ l/min	Auslegungstemperatur _____ °C	Anschluss SD aus _____
Pumpendrehzahl _____ 1/min	Flüssigkeit _____	
Verdrängeranzahl _____	Dichte der Flüssigkeit _____	

Element Nr.	Länge [m]	Ø innen [m]	Ø außen [m]	Folgeknotenart	Schlauchtyp
E1					
E2					
E3					
E4					
E5					
E6					
E7					
E8					
E9					

Bemerkungen:

Ersatz-/Zubehörteile finden Sie unter www.hydac.com » Produkte » Hydrospeicher

HYDAC Technology GmbH

Industriegebiet
66280 Sulzbach/Saar, Deutschland
 Tel.: +49 (0) 68 97 / 509 - 01
 Fax: +49 (0) 68 97 / 509 - 464
 Internet: www.hydac.com
 E-Mail: speichertechnik@hydac.com